

KAPPA

9688TOP100P63

EAN 4031582316643

Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.
Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

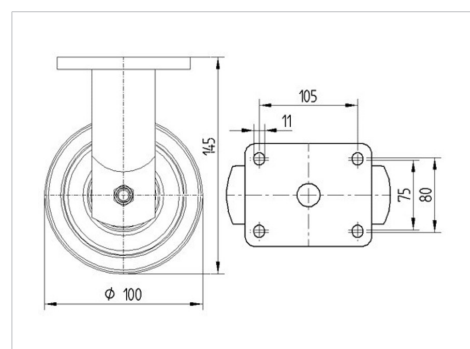


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	98 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Bauhöhe	145 mm
Temperaturbereich	- 30 / + 80 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	2.797 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	600 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1200 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ○ ○ ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688TOP100P63

EAN 4031582316643



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

