

# DELTA TWIN

9948ITP200P63 SH80

EAN 4031582365931

Bockrolle, Gabel aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.  
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

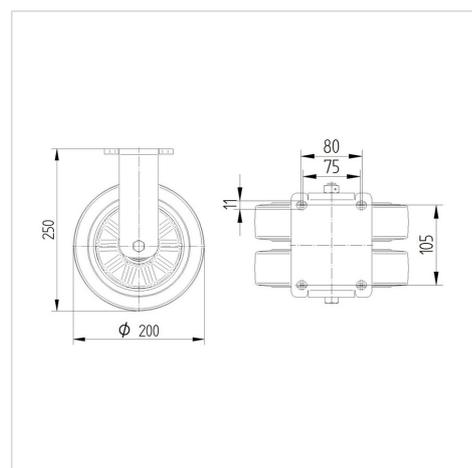


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	157 mm
Plattenabmessung	137 x 137,0 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	136 mm
Bauhöhe	250 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	5.22 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	750 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1500 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# DELTA TWIN

9948ITP200P63 SH80

EAN 4031582365931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

