

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колелото, закрепване на планка.
Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	150 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	189 мм
Размер на планката	200 x 160 мм
Център на отвора на планката	160 x 120 мм
Отвор на планката	15 мм
Купол-Ø	160 мм
Конструктивна височина	230 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	13.911 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	1680 кг
Статична товароносимост	3360 кг

Размери

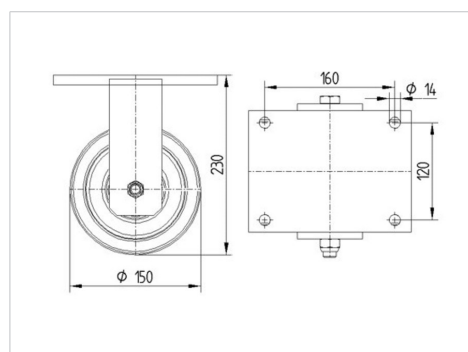

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

