

# OMIKRON TWIN

## 9958FTP150P65

EAN 4031582316940

Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné, Fixation à platine.

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	189 mm
Dimension de platine	200 x 160 mm
Distance entre axe	160 x 120 mm
Diamètre des trous	15 mm
Diamètre du dôme	160 mm
Hauteur	230 mm
Résistance à la température	- 10 / + 60 °C
Norme	EN 12533
Poids	13.911 kg
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	1680 kg
Capacité de charge statique	3360 kg

### Dimensions

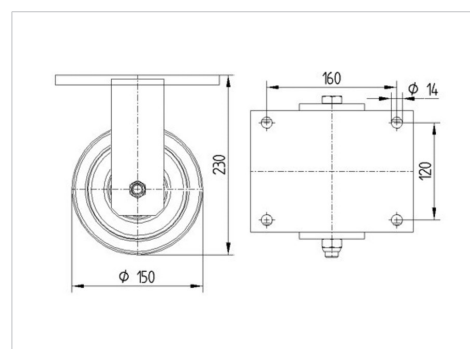

### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

# OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

