

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940

Zestaw stały, Widelec i płytki mocująca stalowe, spawane, ocynkowane, pasywowane na niebiesko. Oś koła skręcana., płytki mocująca.
Piasta odlewana z żeliwa, bieżnia z lanego poliuretanu. Łożyska kulkowe zwykłe.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	150 mm
Szerokość koła	50 mm
Szerokość zestawu	189 mm
Wymiary płytki	200 x 160 mm
Rozstaw otworów płytki	160 x 120 mm
Otwór płytki	15 mm
Średnica główki widelca-Ø	160 mm
Wysokość zabudowy	230 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Masa	13.911 kg
Twardość bieżni	Shore D 42
Nośność dynamiczna	1680 kg
Nośność statyczna	3360 kg

Wymiary

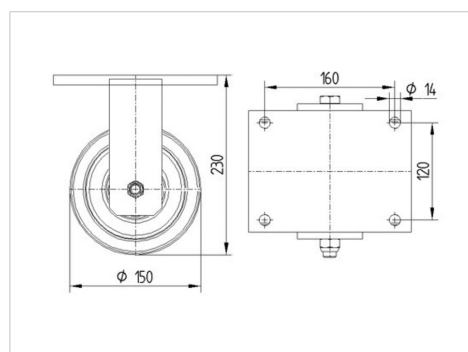

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Mocowanie

