

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940

Неповоротний ролик, Вилка та диск, сталевий, зварний, покритий цинком, пофарбований блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластина.

Центр колеса із чавуна, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	150 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	189 MM
розмір пластина	200 x 160 MM
Центри отворів диску	160 x 120 MM
Отвір диску	15 MM
Купол діаметром	160 MM
Загальна висота	230 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	13.911 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	1680 кг
допустиме навантаження (статичне)	3360 кг

Dimensions

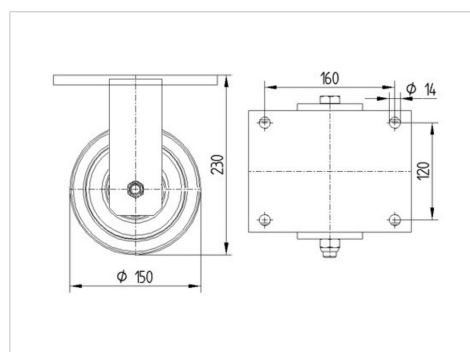

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

