

OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022

Ruota fissa, Forcella e piastra in acciaio elettrosaldato, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in ghisa,

Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	400 mm
Larghezza della ruota	80 mm
Larghezza ruota	285 mm
Dimensione della piastra	270 x 250 mm
Interasse fori piastra	230 x 210 mm
Diametro fori piastra	17 mm
Dome-Ø	235 mm
Altezza utile	510 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso	71.436 kg
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	6000 kg
Portata statica	12000 kg

Dimensioni

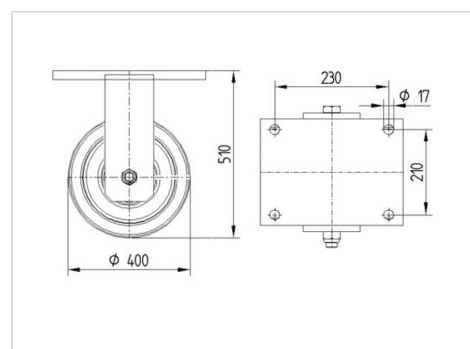

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

