

# OMIKRON TWIN

9958TOP250P65

EAN 4031582317091

Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

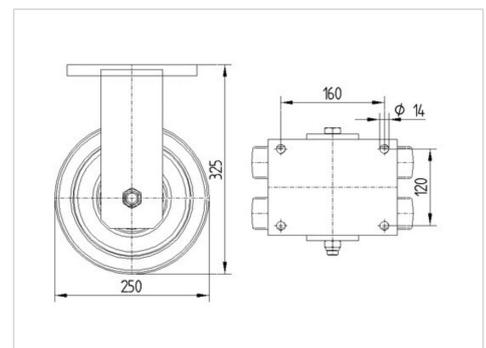


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	250 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	192 mm
Plattenabmessung	200 x 160 mm
Plattenlochabstand	160 x 120 mm
Plattenloch	15 mm
Dom-Ø	160 mm
Bauhöhe	325 mm
Temperaturbereich	- 40 / + 85 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	11.712 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	2640 kg
Tragfähigkeit (statisch)	5280 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# OMIKRON TWIN

9958TOP250P65

EAN 4031582317091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

