

# PURETECH

## DIK075x25- 6

EAN 4031582070149

ホイールセンター：プレススチール、  
 タイヤ：硬質ゴム、ノーマーキング加工、スレッドガード付、円錐ボールベアリング

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### 技術データ

ホイール径	75 mm
ホイール幅	25 mm
車軸穴直径	6 mm
ハブの長さ	28 mm
耐熱温度	- 20 / + 85 摂氏
規格	EN 12530
重さ	0.22 kg
タイヤの硬さ	shore A 80
耐荷重	55 kg
静荷重	110 kg

### Dimensions

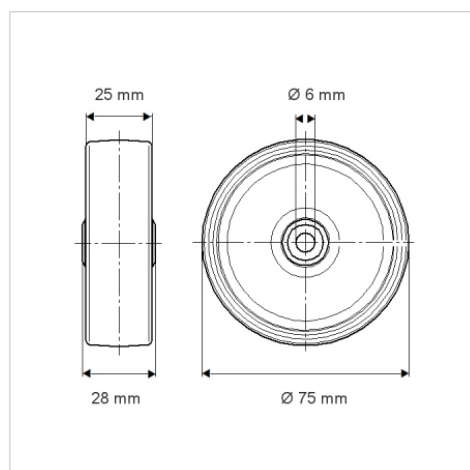

### Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
さび止め	● ● ● ○ ○