

# PURETECH

DVR100x30-Ø12

EAN 4031582070057

Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

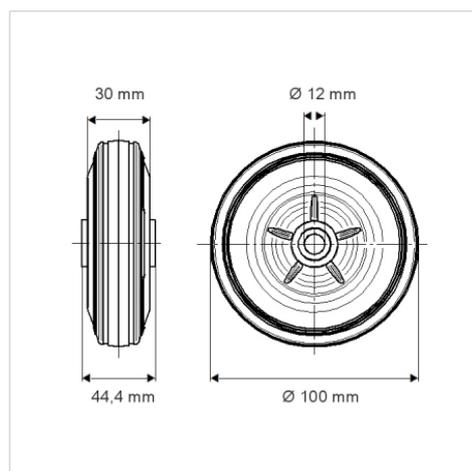


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	30 mm
Achslotch-Ø	12 mm
Nabenlänge	44.4 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 85 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.272 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	70 kg
Tragfähigkeit (statisch)	140 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○