

# NOVATECH

ETP080x40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555

Radkörper aus Stahl, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan,  
Präzisionskugellager  
Traglast auf glattem, ebenem Boden.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

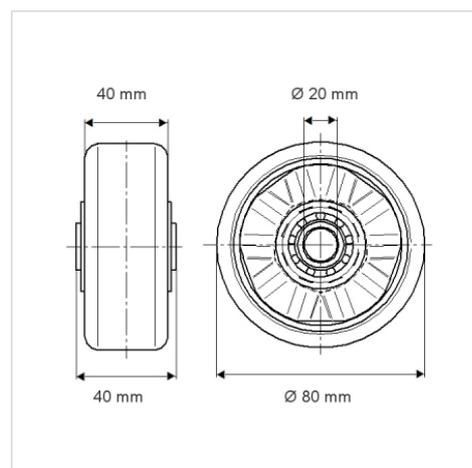


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	80 mm
Radbreite	40 mm
Achsloch-Ø	20 mm
Nabenlänge	40 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.684 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Lager-Typ	6204 Nr.
Tragfähigkeit	500 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1000 kg


## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## Aufbau & Befestigung

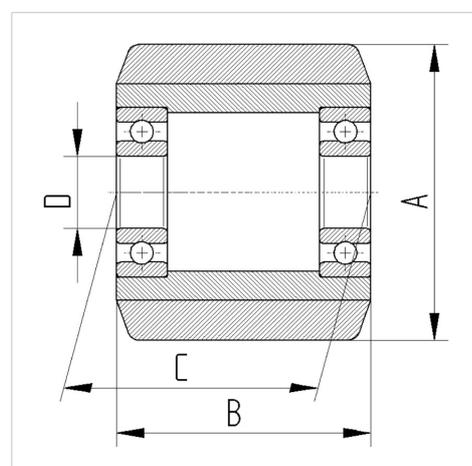

# NOVATECH

ETP080x40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

---

