

NOVATECH

ETP080x40- 20 HL40

EAN 4031582318555

ホイールセンター：スチール、
 タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング
 表面上でさえも、スムーズな状態での負荷です。



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	80 mm
ホイール幅	40 mm
車軸穴直径	20 mm
ハブの長さ	40 mm
耐熱温度	- 10 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.684 kg
タイヤの硬さ	shore D 42
ベアリング	6204 No.
耐荷重	500 kg
静荷重	1000 kg

Dimensions

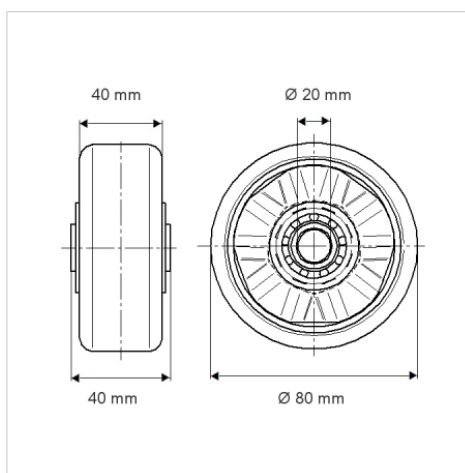

Structure & Mounting

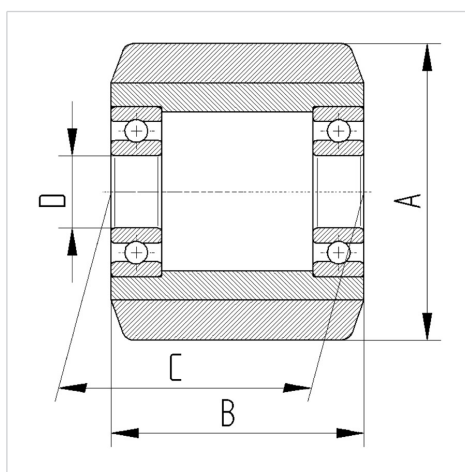

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ● ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○

NOVATECH

ETP080x40- 20 HL40

EAN 4031582318555

Structure & Mounting



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.