

# NOVATECH

FTP150x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329476

Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

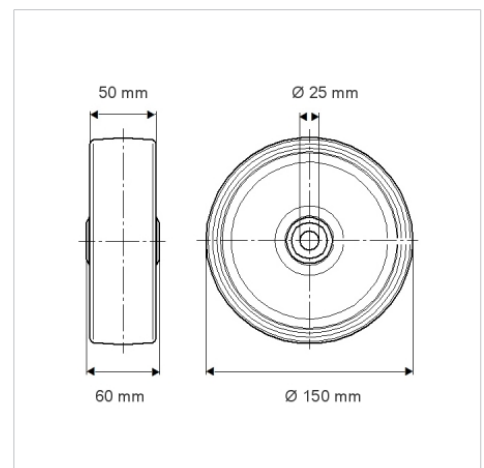


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	150 mm
Radbreite	50 mm
Achsloch-Ø	25 mm
Nabenlänge	60 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	3.564 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	700 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1400 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## Aufbau & Befestigung

