

NOVATECH

FTP200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329650

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Diámetro del eje	25 mm
Longitud de cubo	60 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	4.047 kg
Dureza del bandaje	Shore D 42
Capacidad de carga	1000 kg
Capacidad de carga estática	2000 kg

Dimensiones

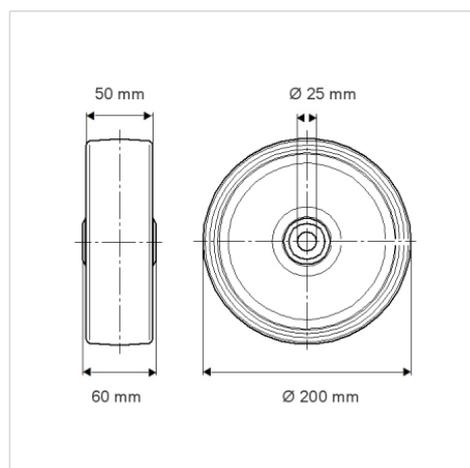

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Estructura y montaje

