

# NOVATECH

FTP200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329650

Piasta odlewana z żeliwa, bieżnia z lanego poliuretanu. Łożyska kulkowe zwykłe.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

## Dane techniczne

Koło-Ø	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Średnica osi - Ø	25 mm
Szerokość piasty	60 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Masa	4.047 kg
Twardość bieżni	Shore D 42
Nośność dynamiczna	1000 kg
Nośność statyczna	2000 kg

## Wymiary

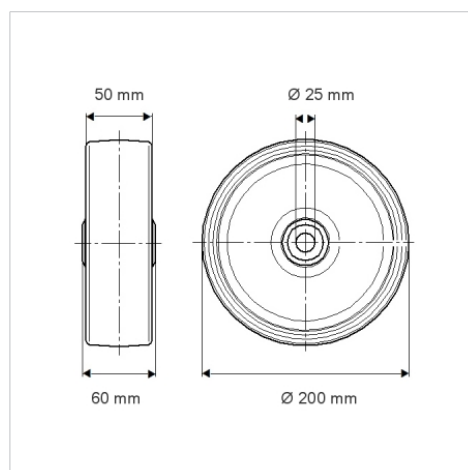

## Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

## Mocowanie

