

NOVATECH

FTP200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329650

Центр колеса із чавуна, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
Діаметр отвору осі	25 MM
Довжина ступиці	60 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	4.047 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	1000 кг
допустиме навантаження (статичне)	2000 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions

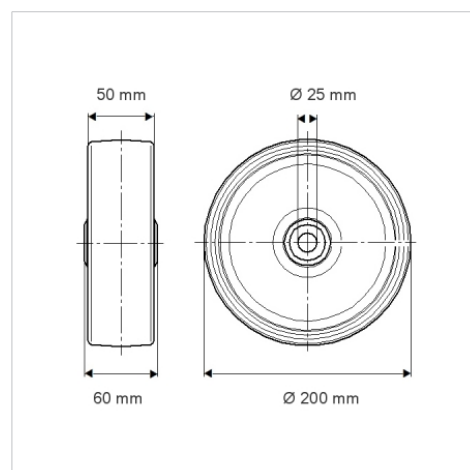

Structure & Mounting

