

## NOVATECH

FTP200x80- 25 HL90

EAN 4031582329681

ホイールセンター：鋳鉄

タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## 技術データ

|        |                |
|--------|----------------|
| ホイール径  | 200 mm         |
| ホイール幅  | 80 mm          |
| 車軸穴直径  | 25 mm          |
| ハブの長さ  | 90 mm          |
| 耐熱温度   | - 20 / + 60 摂氏 |
| 規格     | EN 12533       |
| 重さ     | 7.056 kg       |
| タイヤの硬さ | shore A 92     |
| 耐荷重    | 1400 kg        |
| 静荷重    | 2800 kg        |

## Dimensions

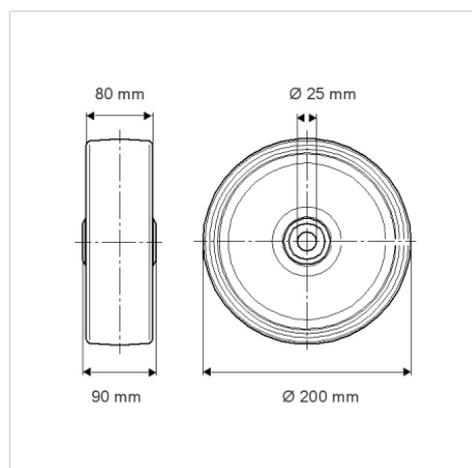

## Advantages at a glance

|       |           |
|-------|-----------|
| 回転抵抗  | ● ● ● ● ○ |
| 動作ノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦    | ● ● ● ● ○ |
| さび止め  | ● ● ● ○ ○ |

## Structure &amp; Mounting

