

# NOVATECH

FTP250x60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066

Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

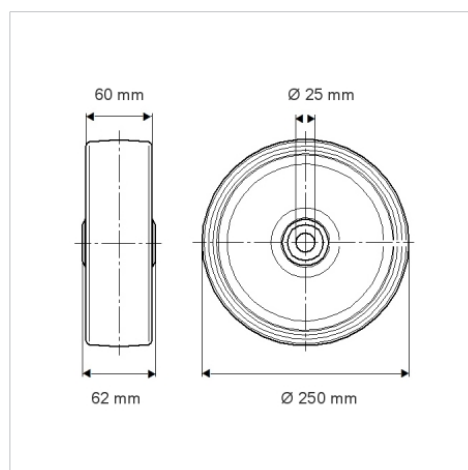


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	250 mm
Radbreite	60 mm
Achsloch-Ø	25 mm
Nabenlänge	62 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	7.123 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	1400 kg
Tragfähigkeit (statisch)	2800 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## Aufbau & Befestigung

