

NOVATECH

FTP400x100- 40 HL120

EAN 4031582319491

ホイールセンター：鋳鉄
 タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

| | |
|--------|----------------|
| ホイール径 | 400 mm |
| ホイール幅 | 100 mm |
| 車軸穴直径 | 40 mm |
| ハブの長さ | 120 mm |
| 耐熱温度 | - 10 / + 60 摂氏 |
| 規格 | EN 12533 |
| 重さ | 28.235 kg |
| タイヤの硬さ | shore D 42 |
| 耐荷重 | 3200 kg |
| 静荷重 | 6400 kg |

Dimensions

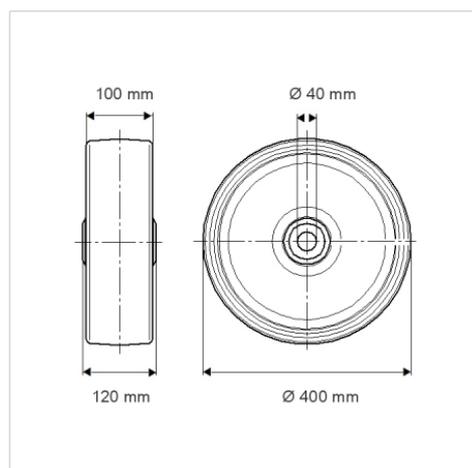

Advantages at a glance

| | |
|-------|-----------|
| 回転抵抗 | ● ● ● ● ○ |
| 動作ノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| さび止め | ● ● ● ○ ○ |

Structure & Mounting

