

NOVATECH

FTP400x80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

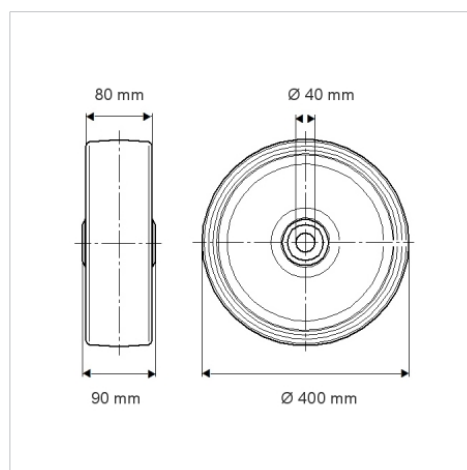


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	400 mm
Radbreite	80 mm
Achsloch-Ø	40 mm
Nabenlänge	90 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	23.598 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	2500 kg
Tragfähigkeit (statisch)	5000 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

Aufbau & Befestigung

