

NOVATECH

ITP200x50- 20 flat

EAN 4031582070330

ホイールセンター：アルミニウム
 タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	200 mm
ホイール幅	50 mm
車軸穴直径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
耐熱温度	- 10 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	1.29 kg
タイヤの硬さ	shore D 42
耐荷重	800 kg
静荷重	1600 kg

Dimensions

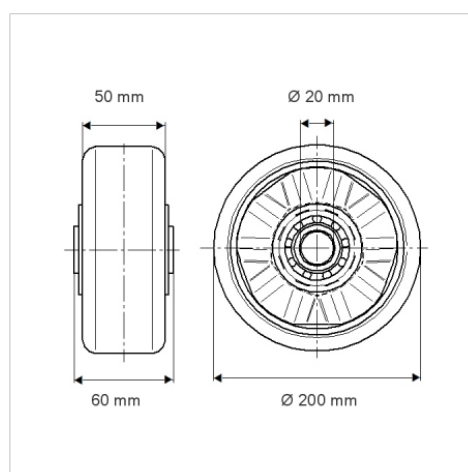

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	○
さび止め	●	●	●	○	○

Structure & Mounting

