

# ELASTECH

JFC125x32-Ø8

EAN 4031582319941

Radkörper aus Zinkdruckguss, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, aufvulkanisiert, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, rostfrei



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

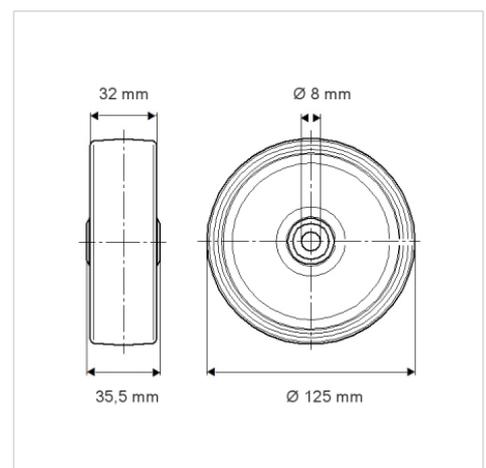


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Rad-Ø                    | 125 mm         |
| Radbreite                | 32 mm          |
| Achsloch-Ø               | 8 mm           |
| Nabenlänge               | 35.5 mm        |
| Temperaturbereich        | - 20 / + 85 °C |
| Norm                     | EN 12530       |
| Eigengewicht             | 0.679 kg       |
| Härte der Lauffläche     | Shore A 75     |
| Tragfähigkeit            | 150 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch) | 300 kg         |

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |