

ELASTECH

JYC150x32-Ø8

EAN 4031582319972

Radkörper aus Zinkdruckguss, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, kontaktverfärbungsfrei, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, rostfrei



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

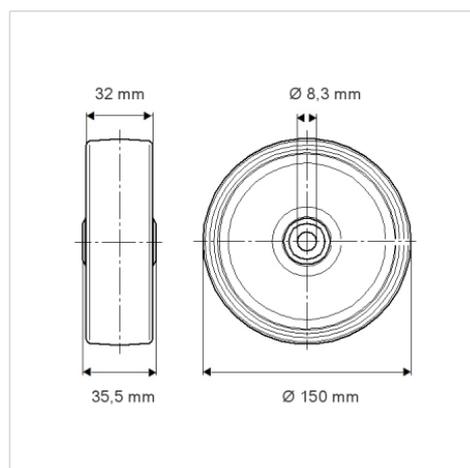


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------|
| Rad-Ø | 150 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Achsloch-Ø | 8.3 mm |
| Nabenlänge | 35.5 mm |
| Temperaturbereich | - 20 / + 85 °C |
| Norm | EN 12530 |
| Eigengewicht | 0.892 kg |
| Härte der Lauffläche | Shore A 75 |
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | 300 kg |

Abmessungen



Vorteile im Überblick

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |