

PURETECH

PIR100x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma gris, sin dejar huella, cojinete de rodillos



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	35 mm
Diámetro del eje	12 mm
Longitud de cubo	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.283 kg
Dureza del bandaje	Shore A 80
Capacidad de carga	75 kg
Capacidad de carga estática	150 kg

Dimensiones

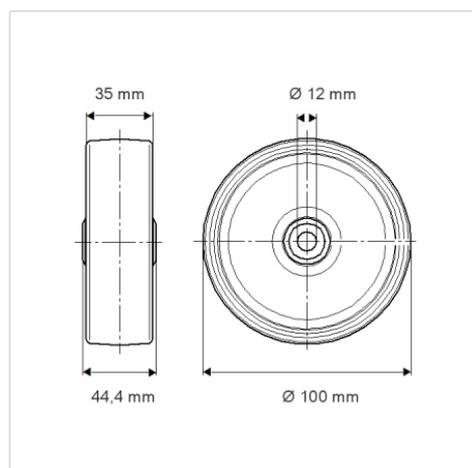

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○