

# PURETECH

PIR100x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, gri non-marking, rulment cu colivie cu ace



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	35 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.283 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	75 kg
Sarcină statică	150 kg

## Dimensions

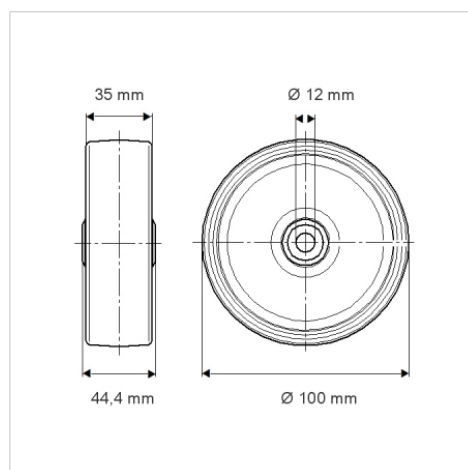

## Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○