

# PURETECH

PIR100x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, сірий без маркування, роликотпідшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	35 мм
Діаметр отвору осі	12 мм
Довжина ступиці	44.4 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.283 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	75 кг
допустиме навантаження (статичне)	150 кг

## Dimensions

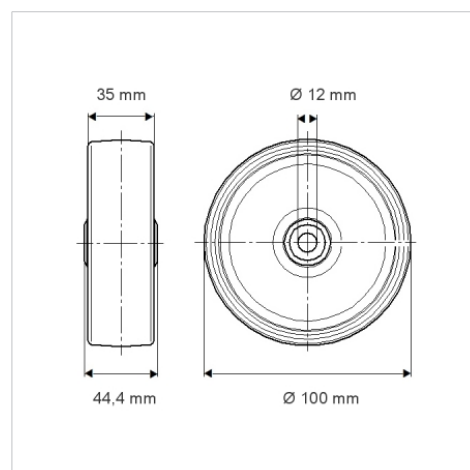

## Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○