

# SUPRATECH

PJI050x19-Ø6

EAN 4031582320404

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

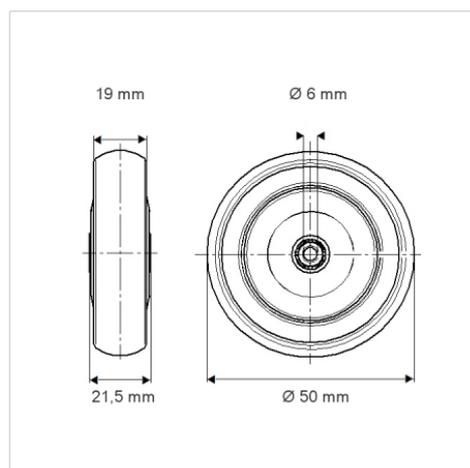


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Rad-Ø                    | 50 mm          |
| Radbreite                | 19 mm          |
| Achsloch-Ø               | 6 mm           |
| Nabenlänge               | 21.5 mm        |
| Temperaturbereich        | - 20 / + 60 °C |
| Norm                     | EN 12530       |
| Eigengewicht             | 0.021 kg       |
| Härte der Lauffläche     | Shore A 87     |
| Tragfähigkeit            | 40 kg          |
| Tragfähigkeit (statisch) | 80 kg          |

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |