

# SUPRATECH

PJ0075x25-Ø8

EAN 4031582070187

Центр колеса із поліпропілену, протектор: ТЕНТЕпрен (термопластична гума), сірий без маркування, простий підшипник ковзання

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Технічні характеристики

Діаметр колеса	75 MM
Ширина колеса	25 MM
Діаметр отвору осі	8 MM
Довжина ступиці	26.5 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.063 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 87
Вантажопідйомність	75 кг
допустиме навантаження (статичне)	150 кг

## Dimensions

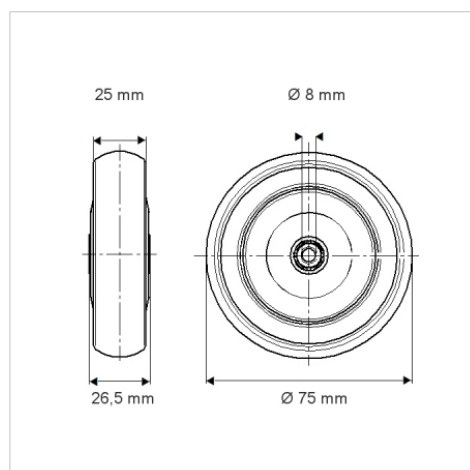

## Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○