

SUPRATECH

PJ0100x32- 12 HL44,4

EAN 4031582320411

ホイールセンター：ポリプロピレン

タイヤ：テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、プレーンベアリング



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	100 mm
ホイール幅	32 mm
車軸穴直径	12.3 mm
ハブの長さ	44.4 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.129 kg
タイヤの硬さ	shore A 87
耐荷重	80 kg
静荷重	160 kg

Dimensions

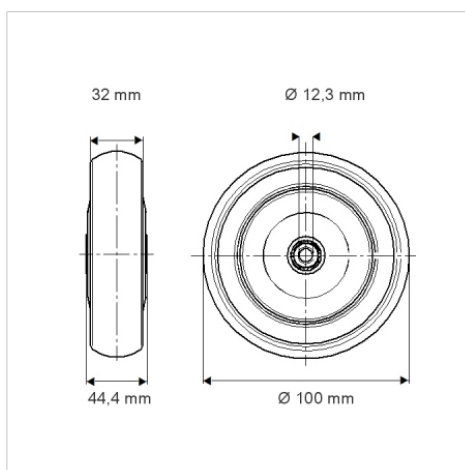

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	○	○
さび止め	●	●	●	○	○