

PURETECH

PV0080x35- 12

EAN 4031582321180

ホイールセンター：ポリプロピレン
 タイヤ：硬質ゴム、黒色、プレーンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	80 mm
ホイール幅	35 mm
車軸穴直径	12.1 mm
ハブの長さ	44.4 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.151 kg
タイヤの硬さ	shore A 80
耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg

Dimensions

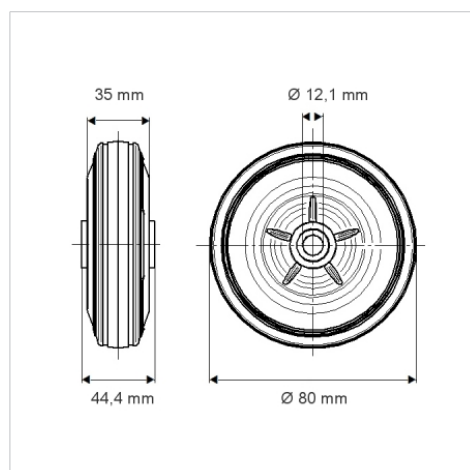

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	○	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	○	○	○
さび止め	●	●	●	○	○