

PURETECH

PV0100x35- 12

EAN 4031582321197

ホイールセンター：ポリプロピレン
タイヤ：硬質ゴム、黒色、ブレーンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	100 mm
ホイール幅	35 mm
車軸穴直径	12.1 mm
ハブの長さ	44.4 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.195 kg
タイヤの硬さ	shore A 80
耐荷重	75 kg
静荷重	150 kg

Dimensions

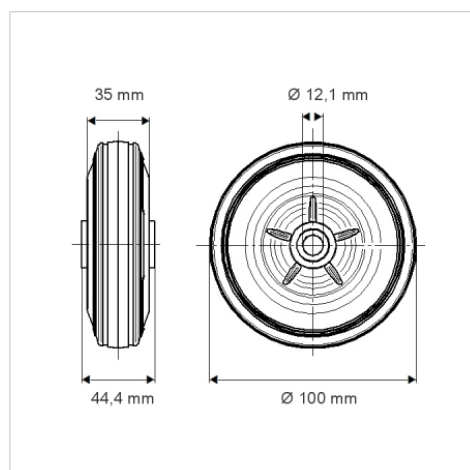

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ○ ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
さび止め	● ● ● ○ ○