

PURETECH

PVO200x50-Ø20

EAN 4031582321227

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

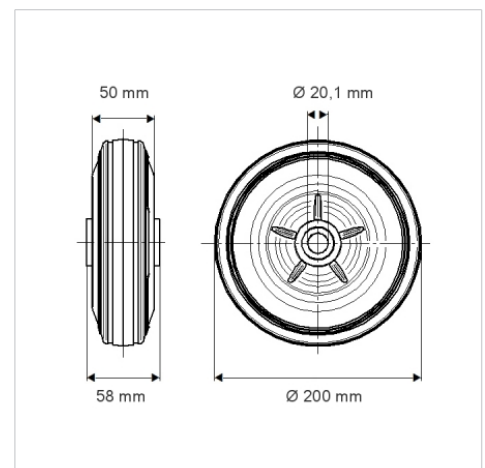


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	50 mm
Achsloch-Ø	20.1 mm
Nabenlänge	58 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	1.155 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	205 kg
Tragfähigkeit (statisch)	410 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ○ ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○