

# PURETECH

PVR080x35-Ø12

EAN 4031582321241

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

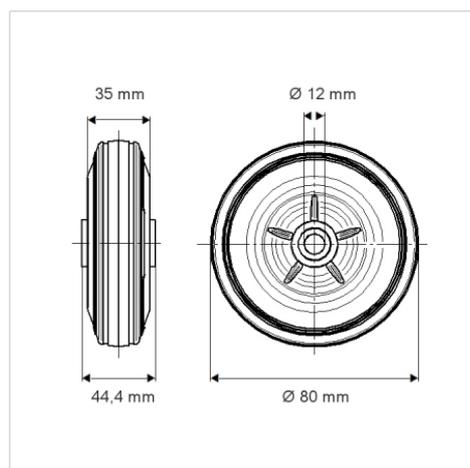


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Rad-Ø                    | 80 mm          |
| Radbreite                | 35 mm          |
| Achsloch-Ø               | 12 mm          |
| Nabenlänge               | 44.4 mm        |
| Temperaturbereich        | - 20 / + 60 °C |
| Norm                     | EN 12532       |
| Eigengewicht             | 0.164 kg       |
| Härte der Lauffläche     | Shore A 80     |
| Tragfähigkeit            | 70 kg          |
| Tragfähigkeit (statisch) | 140 kg         |

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ○ ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |