

PURETECH

PVR100x35-Ø12

EAN 4031582321258

Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	35 мм
Діаметр отвору осі	12 мм
Довжина ступиці	44.4 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.233 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	75 кг
допустиме навантаження (статичне)	150 кг

Dimensions

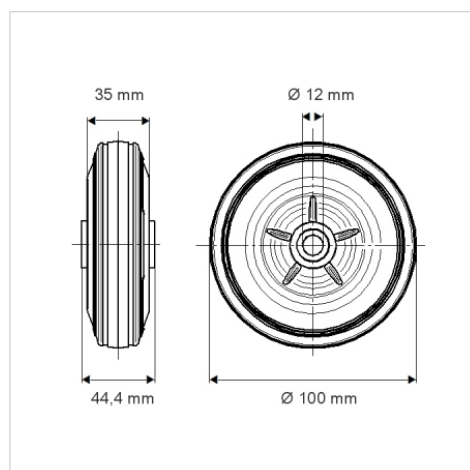

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○