

# PURETECH

PVR125x37- 12 HL48

EAN 4031582321272

ホイールセンター：ポリプロピレン  
タイヤ：硬質ゴム、黒色、ローラーベアリング

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## 技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	37 mm
車軸穴直径	12 mm
ハブの長さ	48 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.471 kg
タイヤの硬さ	shore A 85
耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg

## Dimensions

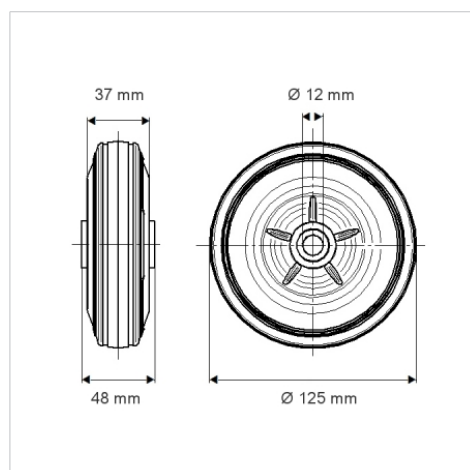

## Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	○	○	○
さび止め	●	●	●	○	○