

# PURETECH

## PVR200x50-Ø25

EAN 4031582321319

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment cu colivie cu ace

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	50 mm
Alezaj butuc	25 mm
Lungime butuc	58 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.17 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	205 kg
Sarcină statică	410 kg

### Dimensions

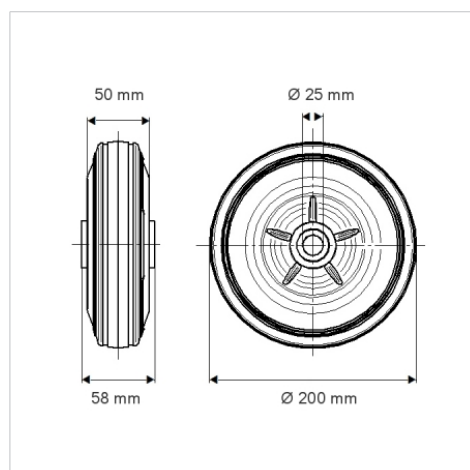

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○