

# ALPHA

3477POR080P62

EAN 4031582050486  
Bestellnummer 00001962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	125 kg
Statische Tragfähigkeit	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	108 mm
Gesamtbreite	75 mm
Gesamtgewicht	0,805 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Rollenlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	34 mm
Breite des Radkörpers	34 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

## GEHÄUSE

Material	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	44,5 mm
Schwenkradius	121 mm
Störkreis	242 mm
Dom Durchmesser	75 mm

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	105 mm
Plattenbreite	80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

# ALPHA

3477POR080P62



EAN 4031582050486  
Bestellnummer 00001962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

3477U00080P62-neu

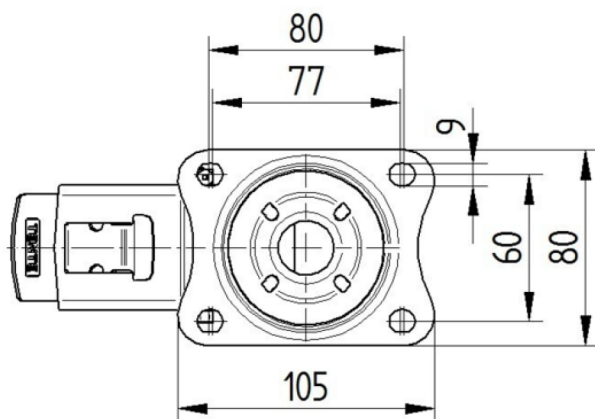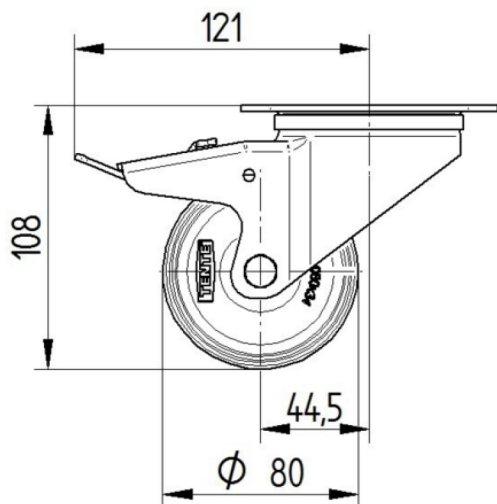

Platte 3470-080P62-105x80

