

# ALPHA

3478ITP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582030709  
Bestellnummer 00030862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

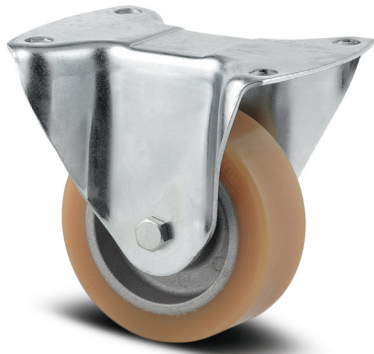


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Gehäusetyp	Bockrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	300 kg
Statische Tragfähigkeit	600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	125 mm
Gesamtbreite	115 mm
Gesamtgewicht	0,981 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Metallic
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

## GEHÄUSE

Material	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Farbe	Blaupassiviert

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	136 mm
Plattenbreite	117 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	75 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	105 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

# ALPHA

3478ITP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582030709  
Bestellnummer 00030862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

