


## OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

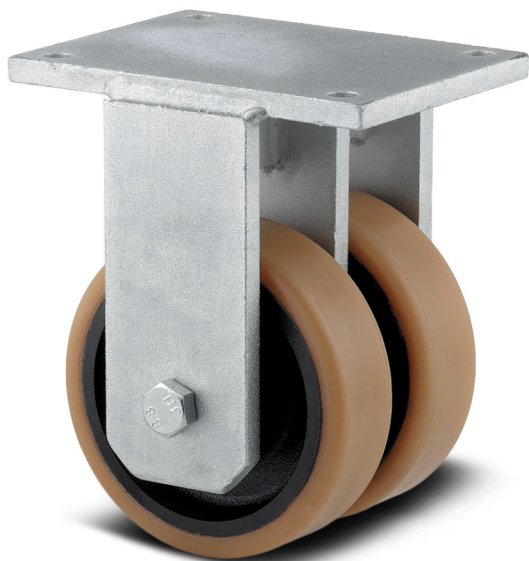

画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Omikron twin
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器と類似した
4km/hの耐荷重	7200 kg
6km/hの耐荷重	5000 kg
静荷重	10800 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	510 mm
全幅	285 mm
総重量	71.436 kg

## 車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー（RAL1005）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	400 mm
トレッド幅	80 mm
ボディ幅	80 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

## ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	双輪ハウジング
色	透明塗装
ドーム径	235 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	270 mm
プレート幅	250 mm
プレート穴長（最大）	210 mm
プレート穴幅（最大）	230 mm
プレート穴径	17 mm

# OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

