

OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008
Bestellnummer 00801650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

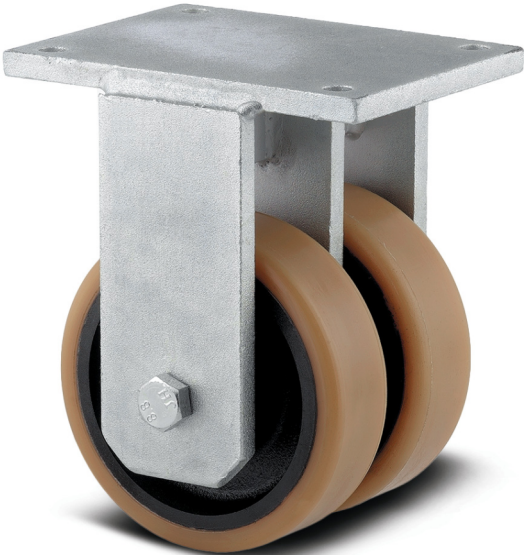


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Omikron twin
Gehäusetyp	Bockrolle
Norm	ähnlich EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	6000 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	4000 kg
Statische Tragfähigkeit	9000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	415 mm
Gesamtbreite	272 mm
Gesamtgewicht	50,153 kg

RAD

Material des Radkörpers	Guss
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Laufflächenfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	300 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

GEHÄUSE

Material	Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Farbe	Transparente Beschichtung
Dom Durchmesser	235 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	270 mm
Plattenbreite	250 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	210 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	230 mm
Plattenloch Durchmesser	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008
Bestellnummer 00801650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

