


# OMIKRON TWIN

9958TOP100P65

EAN 4031582317046  
Bestelnummer 00803747



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

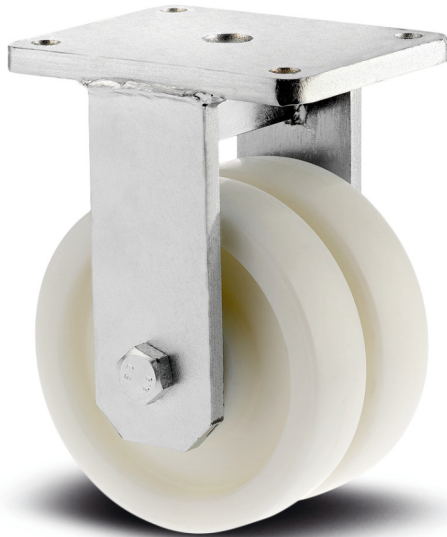

Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron twin
Behuizingstype	Vast Wielen
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	1440 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1200 kg
Statisch draagvermogen	2880 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	180 mm
Totale breedte	189 mm
Totaal gewicht	7,225 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Kleur	Transparante Coating
Diameter koepel	160 mm

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	200 mm
Breedte plaat	160 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	160 mm
Diameter plaatgat	15 mm

# OMIKRON TWIN

9958TOP100P65

EAN 4031582317046  
Bestelnummer 00803747



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

