

# DURATECH

## TOO160x50-Ø20

EAN 4031582322538

Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	50 mm
Osa kolečka Ø	20 mm
Délka náboje	60 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	0.876 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	850 kg
Statická nosnost	1700 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions

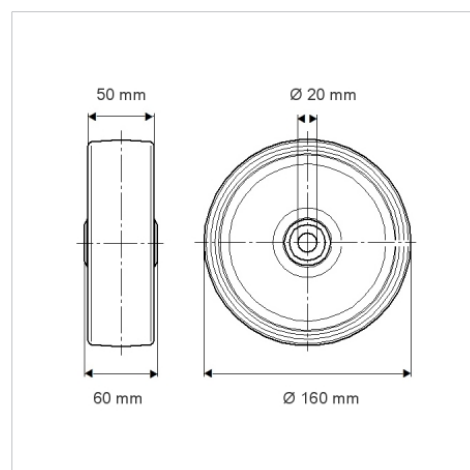

### Structure & Mounting

