

DURATECH

TOO160x50-Ø20

EAN 4031582322538

Centro della ruota in poliammide, pesante, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Foro asse Ø	20 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso	0.876 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	850 kg
Portata statica	1700 kg

Dimensioni

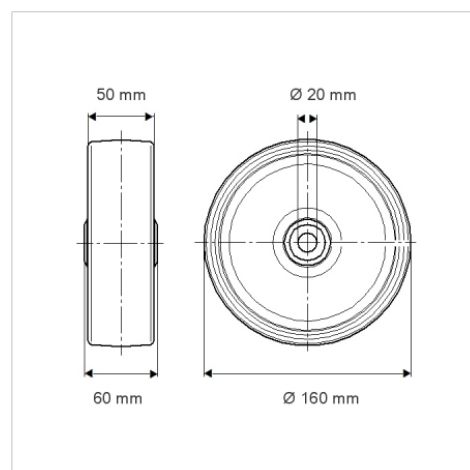

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasioni	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Struttura e montaggio

