

# DURATECH

## TOP160x50- 20

EAN 4031582322705

ホイールセンター：ポリアミド  
重量物用、精密ボールベアリング

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### 技術データ

ホイール径	160 mm
ホイール幅	50 mm
車軸穴直径	20 mm
ハブの長さ	60 mm
耐熱温度	- 40 / + 80 摂氏
規格	EN 12533
重さ	1.136 kg
タイヤの硬さ	shore D 75
ベアリング	6204 No.
耐荷重	850 kg
静荷重	1700 kg

### Dimensions



### Structure & Mounting

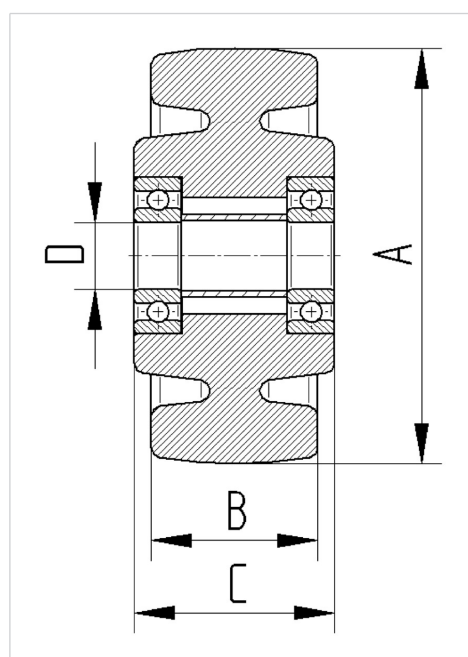

### Advantages at a glance

回転抵抗



動作ノイズ



摩擦



さび止め

