

MAXTECH

UAR080x38-Ø12 HL44,4 grey

EAN 4031582323085

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	38 mm
Alésage - Ø	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.192 kg
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg

Dimensions

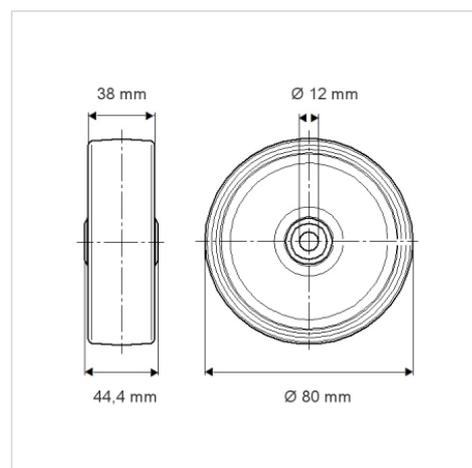

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○