

ELASTECH

UEP200x46-Ø12

EAN 4031582070378

Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

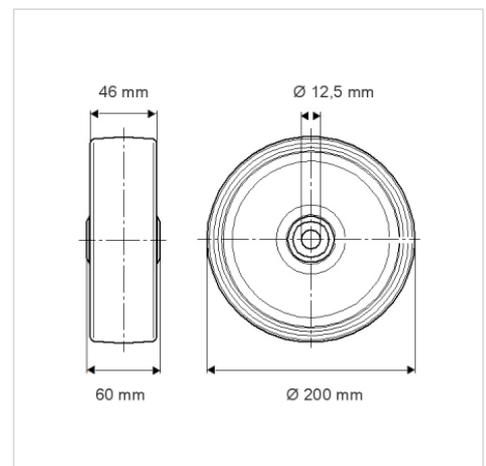


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------|
| Rad-Ø | 200 mm |
| Radbreite | 46 mm |
| Achsloch-Ø | 12.5 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Temperaturbereich | - 20 / + 80 °C |
| Norm | EN 12532 |
| Eigengewicht | 1.312 kg |
| Härte der Lauffläche | Shore A 63 |
| Tragfähigkeit | 400 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | 800 kg |

Abmessungen



Vorteile im Überblick

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ● |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |