

# DURATECH

U00100x36-Ø12

EAN 4031582070101

Radkörper aus Polyamid, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

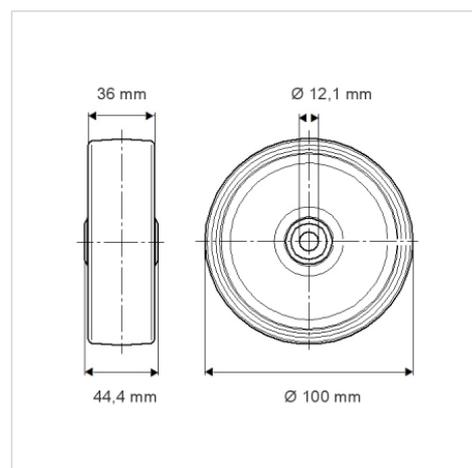


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	36 mm
Achsloch-Ø	12.1 mm
Nabenlänge	44.4 mm
Temperaturbereich	- 40 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.135 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	400 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○