

DURATECH

U00200x50-Ø20

EAN 4031582323474

Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Alezaj butuc | 20.1 mm |
| Lungime butuc | 58 mm |
| Temperatura | - 40 / + 80 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Greutate | 0.793 kg |
| Rigiditatea suprafeței de rulare | Shore D 75 |
| Sarcină dinamică | 800 kg |
| Sarcină statică | 1600 kg |

Dimensions

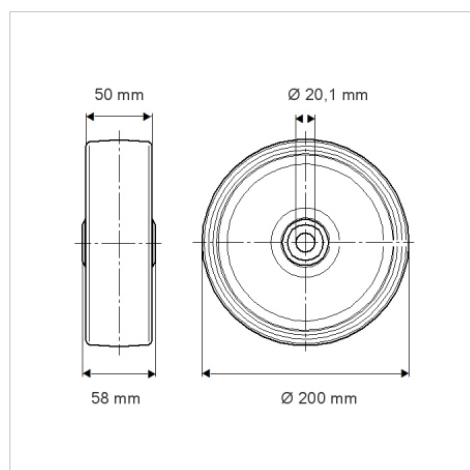

Advantages at a glance

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Rezistență la rulare | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ○ ○ |
| Uzare | ● ● ● ● ● |
| Protecție împotriva ruginii | ● ● ● ○ ○ |