

# DURATECH

## UOR160x40-Ø20

EAN 4031582323566

Radkörper aus Polyamid, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

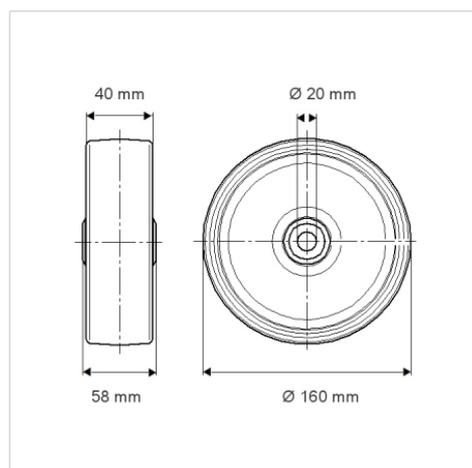


Abbildung kann vom Original abweichen

### Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	40 mm
Achsloch-Ø	20 mm
Nabenlänge	58 mm
Temperaturbereich	- 25 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.578 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	400 kg
Tragfähigkeit (statisch)	800 kg

### Abmessungen



### Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○