

DURATECH

UOR200x50-Ø20

EAN 4031582323573

Radkörper aus Polyamid, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

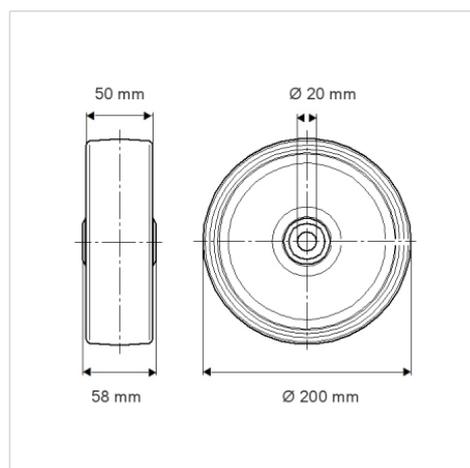


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	50 mm
Achsloch-Ø	20 mm
Nabenlänge	58 mm
Temperaturbereich	- 25 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.95 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	400 kg
Tragfähigkeit (statisch)	800 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○